



Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M8X150

Cikkszám	51050.080.150
Márka	-
UBB	951351803055
UNSPSC	31161605
EAN	8715492263414
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	150 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.


Szabványok

NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1
NEN	1241

Műszaki specifikációk

b	28
d-D	M8
dk (max.)	13
Tővigmenetes L ≤	35
k (max.)	8

Műszaki rajz

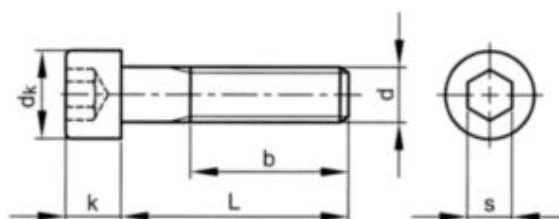

L (mm) 150

P 1.25

s 6