

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 70 M10X18



Cikkszám	51050.100.018
Márka	-
UBB	500571263564
UNSPSC	31161605
EAN	8715494462662
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	18 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.


Szabványok

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
BS	4168-1
NEN	1241
NF	E25-125
DIN	912

Műszaki specifikációk

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	10

Műszaki rajz

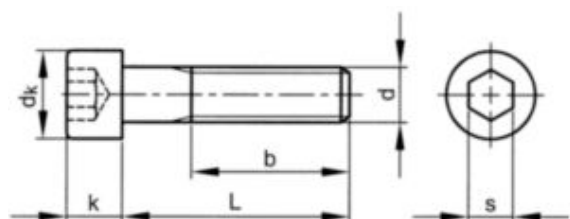

L (mm) 18

P 1.5

s 8