



Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 70 M10X25

Cikkszám	51050.100.025
Márka	-
UBB	950351790197
UNSPSC	31161605
EAN	8715492263469
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	25 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.


Szabványok

BS	4168-1
DIN	912
NF	E25-125
ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Műszaki specifikációk

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	10

Műszaki rajz

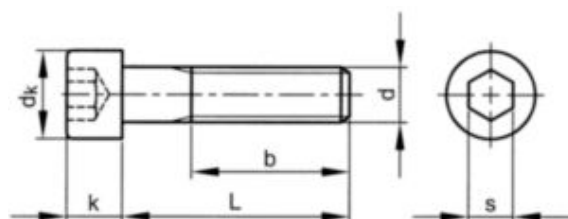

L (mm) 25

P 1.5

s 8