



Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M12X110

Cikkszám	51050.120.110
Márka	-
UBB	951351804202
UNSPSC	31161605
EAN	8715492263797
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	110 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.


Szabványok

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125
DIN	912
NEN	1241
BS	4168-1

Műszaki specifikációk

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Tővigmenetes L ≤	50
k (max.)	12

Műszaki rajz

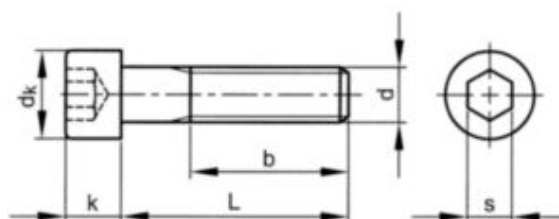

L (mm) 110

P 1.75

s 10