



Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M12X220

Cikkszám	51050.120.220
Márka	-
UBB	500571265395
UNSPSC	31161605
EAN	8715494462921
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	220 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.


Szabványok

DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1

Műszaki specifikációk

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Tővigmenetes L ≤	50
k (max.)	12

Műszaki rajz

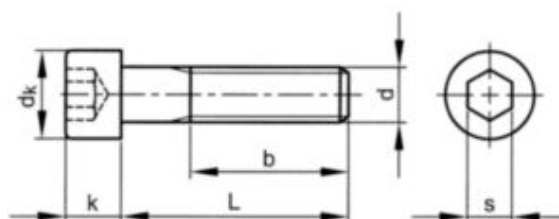

L (mm) 220

P 1.75

s 10