


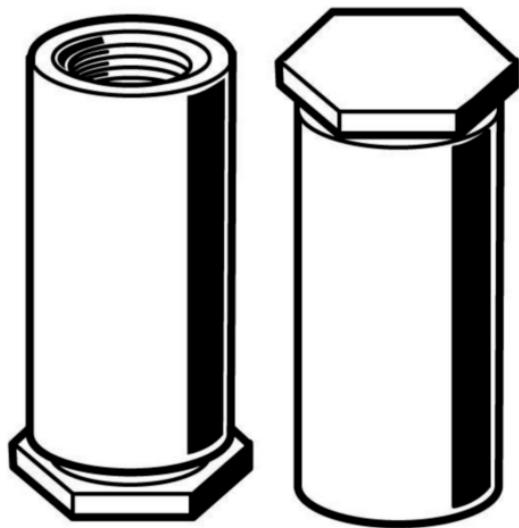

Besajtolható távtartó zsákfurattal Rozsdamentes acél A1 M3X4,18X20X9,5

Cikkszám	51227.030.020
Márka	-
UBB	500656767158
UNSPSC	31161816
EAN	8712423021815
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok


Átmérő	M3
Hossz	20 mm
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A1
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A besajtolható távtartók zsákfurattal használhatók acéllemezeknél maximum HRB70 keménységben. Nagyobb keménységű acélok esetében a peremezhető anyagok használata ajánlott.

Szabványok

Műszaki specifikációk

B (min.)	9.5
C	4.18
d-D	M3
Furatméret	4.2
L (mm)	20

Műszaki rajz

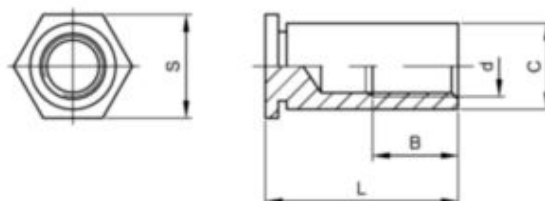

Min. távolság a 6
lemez szélétől

Min. lemeztavagság 1

S 4.8