


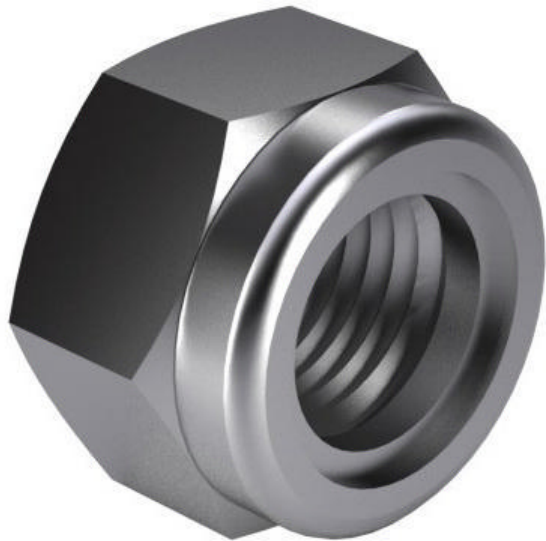

Önzáró anya műanyag betéttel DIN 985 Rozsdamentes acél A2 M2,5

Cikkszám	51730.025.001
Márka	-
UBB	950355585437
UNSPSC	31161727
EAN	8715492307569
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M2.5
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A rozsdamentes acélból készült rögzítő nyomatékos, műanyag betéttel ellátott hatlapú csavaranyák a fejescsavar menetének beszorulását okozhatják, ami törést eredményez. Ajánlatos METALFORM rozsdamentes acélból készült rögzítő nyomatékos típusú, műanyag betéttel ellátott hatlapú csavaranyákat, lásd

Szabványok

NF	E25-412
DIN	985
ISO	≈10511

az 51729 és az
51728 gyártmány
csoportot, vagy
a NEVER-SEEZ
berágódás-gátló
és kenőanyagokat
használni.

Műszaki **specifikációk**

d-D	M2.5
h	3.5
P	0.45
s	5

Műszaki **rajz**

