


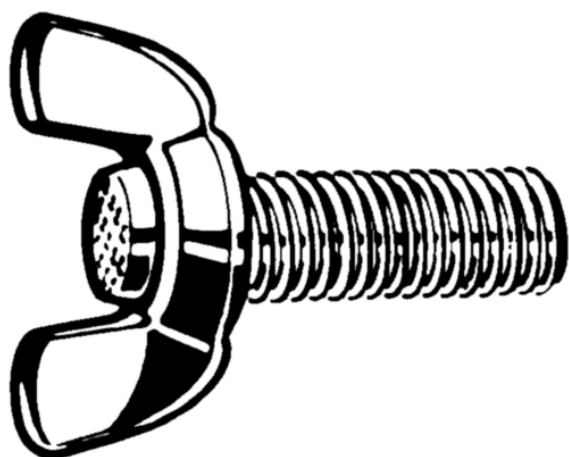

## Szárnyas csavar, könnyű (amerikai) típus Rozsdamentes acél A2 M12X60

Cikkszám 51820.120.060

Márka -

UBB 500633296065

UNSPSC 31161500

EAN 8715494598521

csom. 25 Csak bontatlan  
csomagban

### Műszaki adatok

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Átmérő                   | M12               |
| Hossz                    | 60 mm             |
| Behajtási tulajdonságok  | Szárnyas          |
| Anyag                    | Rozsdamentes acél |
| Anyag, műszaki jellemzők | A2                |
| Menetek                  | Metrikus menet    |

### Szabványok

### Műszaki specifikációk

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M12  |
| e ≈    | 47.4 |
| h ≈    | 22.3 |
| L (mm) | 60   |
| P      | 1.75 |

### Műszaki rajz

