


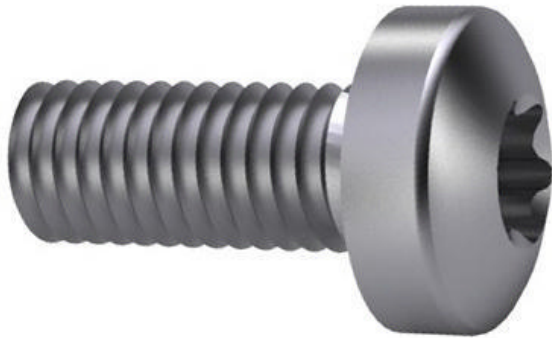

D-fejű, hexalobuláris kulcsnyílású csavar DIN ≈7985 Rozsdamentes acél A4 80 M3X8

Cikkszám	53343.030.008
Márka	-
UBB	500690305544
UNSPSC	31161504
EAN	8717077788565
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	8 mm
Osztály	80
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Domborított hengeres fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	≈7985
ISO	≈14583

Műszaki specifikációk

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	6
Tővigmenetes L ≤	22
k	2.4
L (mm)	8
P	0.5
Kulcsnyílás	10

Műszaki rajz

