


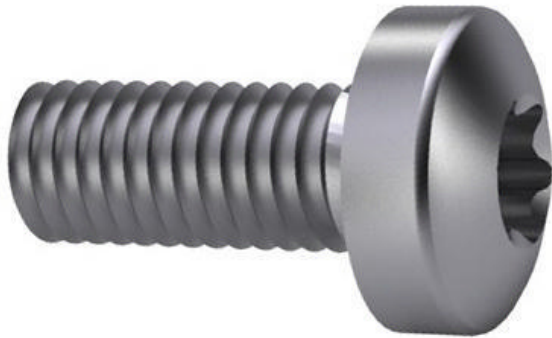

D-fejű, hexalobuláris kulcsnyílású csavar DIN ≈7985 Rozsdamentes acél A4 80 M4X12

Cikkszám	53343.040.012
Márka	-
UBB	500690306468
UNSPSC	31161504
EAN	8717077788657
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	12 mm
Osztály	80
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Domborított hengeres fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	≈7985
ISO	≈14583

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	8
Tővigmenetes L ≤	25
k	3.1
L (mm)	12
P	0.7
Kulcsnyílás	20

Műszaki rajz

