


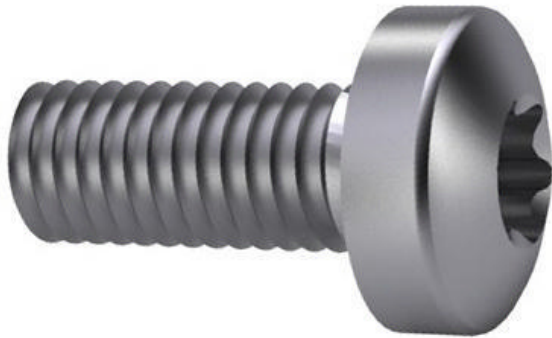

D-fejű, hexalobuláris kulcsnyílású csavar DIN ≈7985 Rozsdamentes acél A4 80 M6X20

Cikkszám	53343.060.020
Márka	-
UBB	500690308027
UNSPSC	31161504
EAN	8717077788817
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	20 mm
Osztály	80
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Domborított hengeres fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	≈14583
DIN	≈7985

Műszaki specifikációk

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	12
Tővigmenetes L ≤	35
k	4.6
L (mm)	20
P	1
Kulcsnyílás	30

Műszaki rajz

