


Süllyesztett fejű belsőkulcsnyílású csavar DIN ≈965 A Rozsdamentes acél A4 80 M3X20

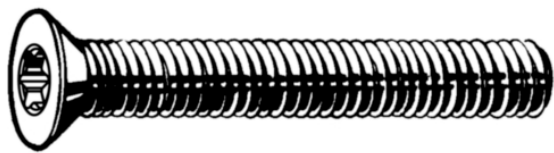

Cikkszám	53345.030.020
Márka	-
UBB	500690308936
UNSPSC	31161504
EAN	8717077788909
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	20 mm
Osztály	80
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	14581
DIN	≈965
NF	≈E25-119-1

Műszaki specifikációk

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Tővigmenetes L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	20
P	0.5
Kulcsnyílás	10

Műszaki rajz

