


Süllyesztett fejű belsőkulcsnyílású csavar DIN ≈965 A Rozsdamentes acél A4 80 M5X25

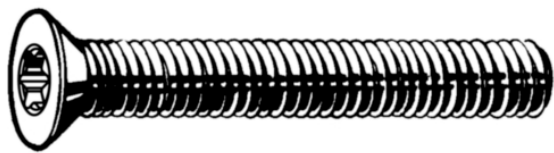

Cikkszám	53345.050.025
Márka	-
UBB	500690310320
UNSPSC	31161504
EAN	8717077789043
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	25 mm
Osztály	80
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	14581
NF	≈E25-119-1
DIN	≈965

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Tövigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	25
P	0.8
Kulcsnyílás	25

Műszaki rajz

