


Süllyesztett fejű belsőkulcsnyílású csavar DIN ≈965 A Rozsdamentes acél A4 80 M6X10

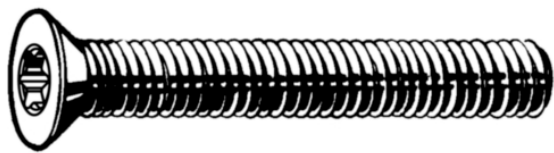

Cikkszám	53345.060.010
Márka	-
UBB	500690310650
UNSPSC	31161504
EAN	8717077789074
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	10 mm
Osztály	80
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-119-1
DIN	≈965
ISO	14581

Műszaki specifikációk

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Tővigmenetes L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	10
P	1
Kulcsnyílás	30

Műszaki rajz

