



Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M4X35

Cikkszám	55050.040.035
Márka	-
UBB	950351873357
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327840
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	35 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.


Szabványok

ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1

Műszaki specifikációk

b	20
d-D	M4
dk (max.)	7
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	4

Műszaki rajz

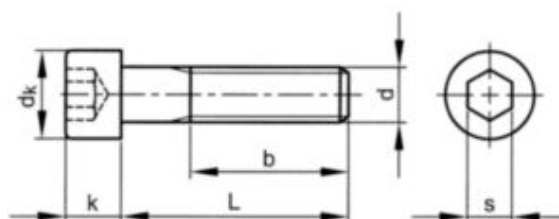

L (mm) 35

P 0.7

s 3