

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M5X120



Cikkszám	55050.050.120
Márka	-
UBB	500571290955
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141352
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	120 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.


Szabványok

ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125

Műszaki specifikációk

b	22
d-D	M5
dk (max.)	8.5
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	5

Műszaki rajz

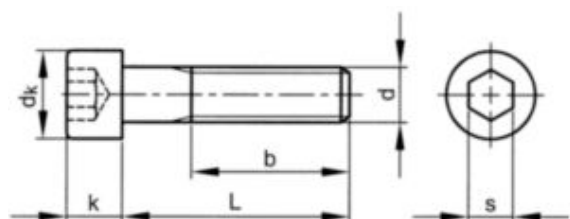

L (mm) 120

P 0.8

s 4