


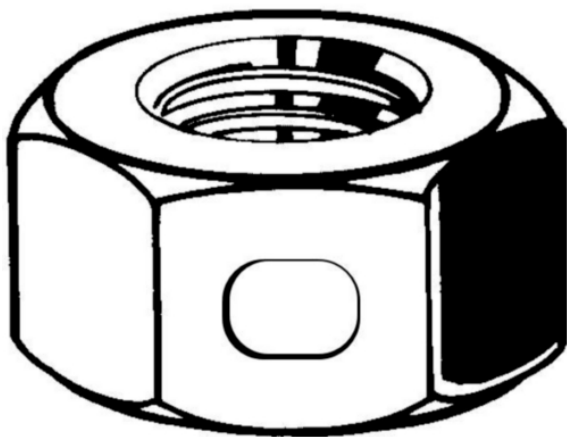

BILOC Hatlapú anya, roppantó DIN ≈980V Rozsdamentes acél A4 M16

Cikkszám	55123.160.001
Márka	-
UBB	500697387842
UNSPSC	31162400
EAN	8715492958181
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	≈7042
DIN	≈980-V

Műszaki specifikációk

d-D	M16
m (max.)	14.8
P	2
s	24

Műszaki rajz

