

Fischer Univerzális tipli, UX/ UX-R típus Műanyag UX UX 8



Cikkszám	63276.080.001
Márka	-
UBB	500501385156
UNSPSC	31162103
EAN	4006209778692
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok


Átmérő	8 mm
Anyag	Műanyag
Típuszám	UX
Info	A megengedett legnagyobb kN a megengedett legnagyobb átmérőjű csavarmérettel (vastagított fentebb), valamint helyes fali elhelyezéssel számolva. A megengedett terhelés 7-es biztonsági faktort tesz lehetővé. UX

Szabványok

Műszaki specifikációk

Tégla $\geq$ Mz12	0.3
Sejtesített könnyűbeton $\geq$ PB4, PP4 (G4)	0.3
D (mm)	8
Furat mélység (min)	60
Fúró $\varnothing$	8
Üreges mészhomok tégla KSL12	0.5
L (mm)	50

Műszaki rajz

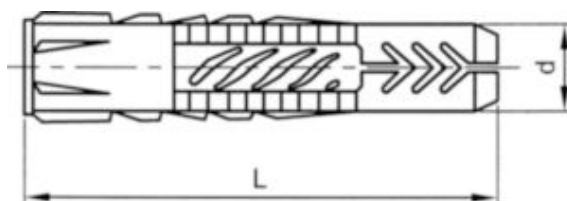

Anyagvastagság 9.5
(min.)

ERODV

Gipszkarton lemez $\geq$ 0.15
2x12,5mm

Gipszkarton lemez 0.1
12,5mm

Légoztály, kő Hlz12 0.2

Facsavarok és 4.5
Forgácslemez-
csavarok