



FISCHER Turbo horgonycsavar, FTP, műanyag Műanyag K4

Cikkszám	63310.040.001
Márka	-
UBB	500501308356
UNSPSC	31162103
EAN	4006209784112
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok


Átmérő	M4
Anyag	Műanyag
Típuszám	FTP
Info	Szerszámokért ld. a következő oldalakon.A megengedett kN érvényes a megadott csavar átmérőkre.A megengedett terhelés magában foglalja az 5- ös biztonsági faktort.Fúróátmérő, az értékek a zárójelben érvényesek 5 N/mm ² betonra.

Szabványok

Műszaki specifikációk

Sejtesített könnyűbeton PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm ²)	0.15
Sejtesített könnyűbeton PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm ²)	0.25
d-D	M4
Fúró ø	8

Műszaki rajz

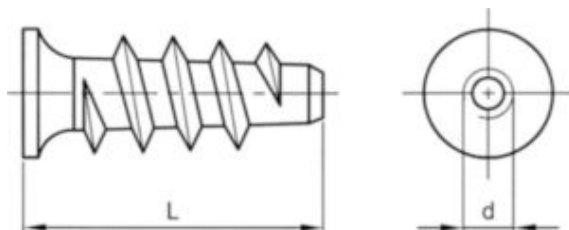

L (mm)	50
Csavar Ø	M4
Becsavarási mélység (min.-max.)	35
Facsarok Ø	4