


Fischer Anker - sárgaréz Sárgaréz PA4 M8X25

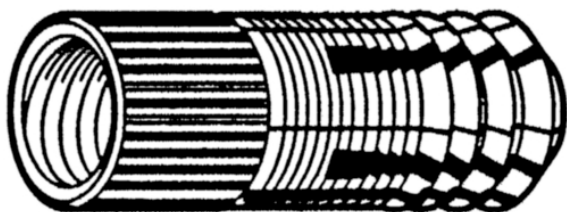

Cikkszám	63410.080.025
Márka	-
UBB	950372021812
UNSPSC	31162101
EAN	4006209504857
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok


Anyag	Sárgaréz
Menetek	Metrikus menet
Típuszám	PA 4
Info	A csavar hossza min. = a záródugó hossza + a rögzítő rész vastagsága. A megengedett terhelés kN-ban egy alapcsavrra, érvényes gépi csavrokra a megadott menetméretekkel. A megengedett terhelés magában foglalja az 4-ös biztonsági faktort.

Szabványok

Műszaki specifikációk

Szerelési mélység (min.)	25
Tégla Mz12	1.95
d-D	M8
Furat mélység (min)	25
Fúró ø	10
Fúró ø az alábbi kivitelben	9.5

Műszaki rajz

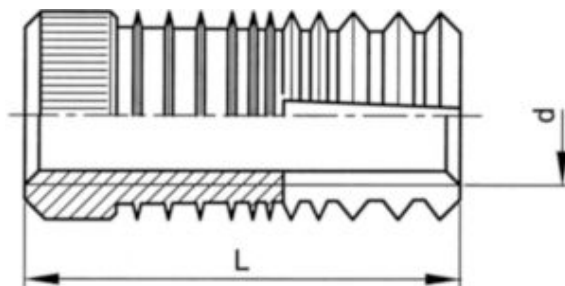

L (mm)	25
P	1.25
Típus	PA4 M8X25