


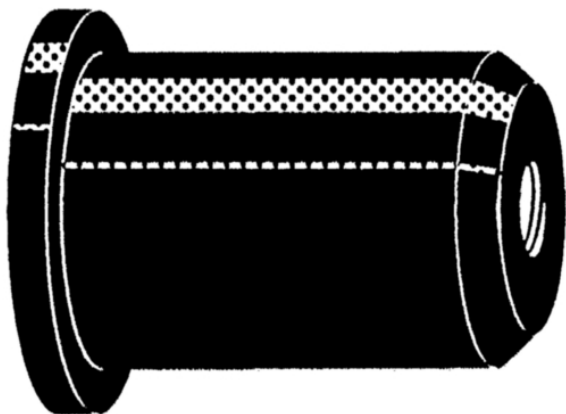

Rawl Szegecsanya, gumi, sárgaréz menetes persellyel Gumi M8X30

Cikkszám	65421.080.031
Márka	-
UBB	203355008137
UNSPSC	31162400
EAN	8715492892379
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	30 mm
Anyag	Gumi
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

Műszaki specifikációk

d-D	M8
Fúró ø	18
Befogási tartomány (max.)	6
k	1.2
L (mm)	30

Műszaki rajz

