


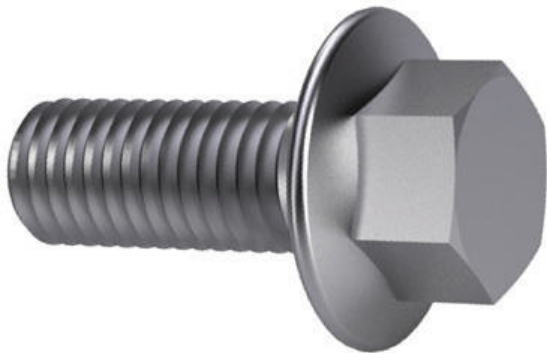

DIN 7500D hatlapfejű menetnyomó csavar DIN 7500 D Rozsdamentes acél A2 M5X12

Cikkszám	67110.050.012
Márka	-
UBB	500654595189
UNSPSC	31162400
EAN	8712423011830
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	12 mm
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	≈7500-1-DE
-----	------------

Műszaki specifikációk

d-D	M5
dc (max.)	10.4
k (max.)	4.5
L (mm)	12
P	0.8
s	8

Műszaki rajz

