


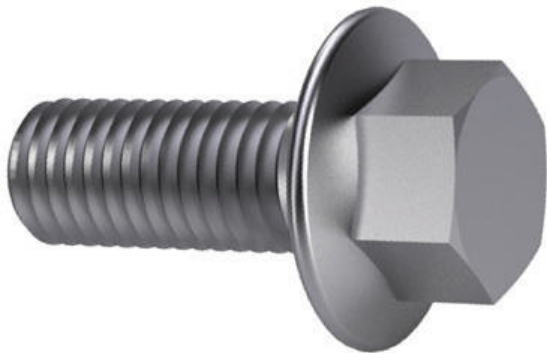

DIN 7500D hatlapfejű menetnyomó csavar DIN 7500 D Rozsdamentes acél A2 M8X20

Cikkszám	67110.080.020
Márka	-
UBB	500654595916
UNSPSC	31162400
EAN	8712423011915
csom. 250	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	20 mm
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	≈7500-1-DE
-----	------------

Műszaki specifikációk

d-D	M8
dc (max.)	16.9
k (max.)	7
L (mm)	20
P	1.25
s	13

Műszaki rajz

