


Hernyócsavar lapos véggel UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Felületkezeletlen 5/8-11X1/2

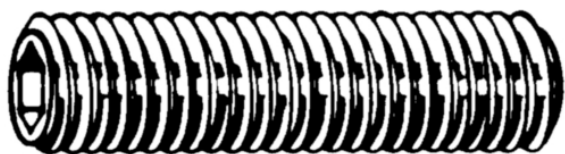

Cikkszám	U07810.062.0050
Márka	-
UBB	500624418991
UNSPSC	31161518
EAN	8717077371194
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	5/8
Hosszúság (L) (Inch - ft)	1/2
TPI	11
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	ASTM F912
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen

Szabványok

ASME	≈B18.3
------	--------

Műszaki specifikációk

J	5/16
T (min.)	0.312
C (max.)	0.371
Menetek per hüvelyk	11

Műszaki rajz

