


Hernyócsavar lapos véggel UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Felületkezeletlen 5/8-11X1 Inch

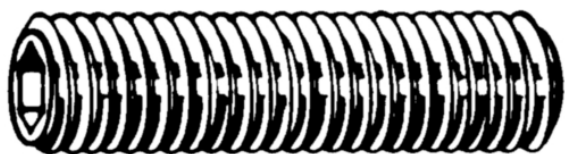

| | |
|----------|--------------------------|
| Cikkszám | U07810.062.0100 |
| Márka | - |
| UBB | 500624364443 |
| UNSPSC | 31161518 |
| EAN | 8717077371231 |
| csom. 10 | Csak bontatlan csomagban |

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Átmérő | 5/8 |
| Hosszúság (L) (Inch - ft) | 1 Inch |
| TPI | 11 |
| Behajtási tulajdonságok | Hatlapú bemélyedés |
| Anyag, műszaki jellemzők (hossz) | ASTM F912 |
| Menetirány | Jobb |
| Felületkezelés | Felületkezeletlen |

Szabványok

| | |
|------|-------|
| ASME | B18.3 |
|------|-------|

Műszaki specifikációk

| | |
|---------------------|-------|
| C (max.) | 0.371 |
| J | 5/16 |
| T (min.) | 0.312 |
| Menetek per hüvelyk | 11 |

Műszaki rajz

