


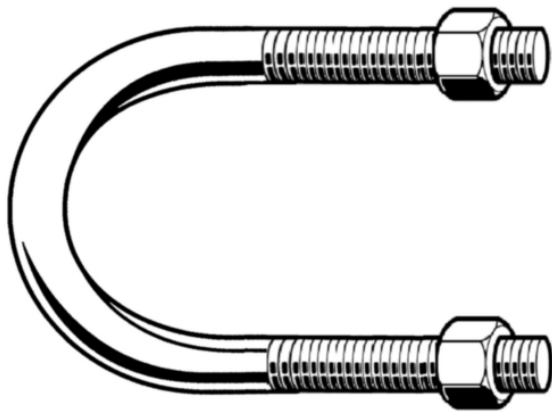

U-CSAVAR, 2 anyáva ASME B18.31.5 Rozsdamentes acél AISI 304 1/4X3X1.3/4

Cikkszám U17567.025.0125

Márka -

UBB 500624155395

UNSPSC 31162400

EAN 8715492968142

csom. 1 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1/4 Inch
Hossz	3 Inch
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	AISI 304
Menetek	Unified National Coarse

Szabványok

ASME B18.31.5

Műszaki specifikációk

C	1.75
TPI	20
T	1.375

Műszaki rajz

