


## Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNC 1960 sorozat ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F837 304 CW / CW1 3/4-10X2 Inch ft

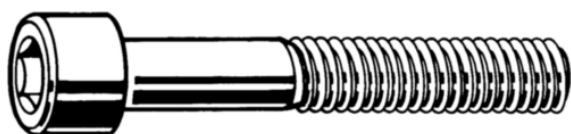

Cikkszám	U51050.075.0200
Márka	-
UBB	500621305183
UNSPSC	31161605
EAN	8717077390843
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

### Műszaki adatok

Osztály	CW / CW1
Átmérő	3/4
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Hosszúság (L) (Inch - ft)	2 Inch
Anyag (hossz)	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	ASTM F837 304
Menetirány	Jobb
TPI	10
Info	ft = végigmenetes

### Szabványok

ASME	B18.3
------	-------

### Műszaki specifikációk

Menetek per hüvelyk	10
A	1,125
J	5/8
L <sub>T</sub> (min.)	2
H	0.75

### Műszaki rajz

