


## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M12X80

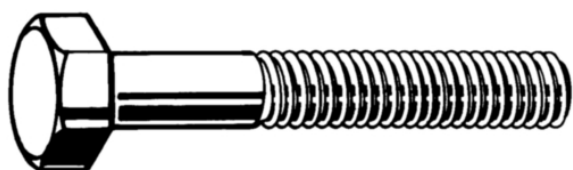

Artikel nummer	01000.120.080
Merk	-
UBB	950351008095
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008015
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	19
Diameter (d-D)	M12
Lengte (mm)	80

### Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

### Technische specificatie

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	30
P	1.75
s	19
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	36
k	7.5
b (min.): $L > 200\text{mm}$	49

### Technische tekening

