


## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M16X260

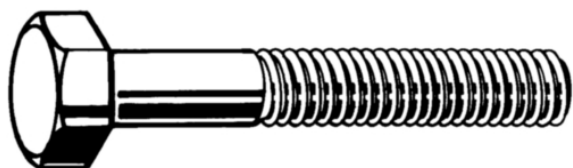

Artikel nummer	01000.160.260
Merk	-
UBB	950351013103
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008749
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M16
Lengthe (L) (mm)	260

### Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ISO niet meer gebruiken !	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	44
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
k	10
P	2
s	24

### Technische tekening

