


Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M18X300

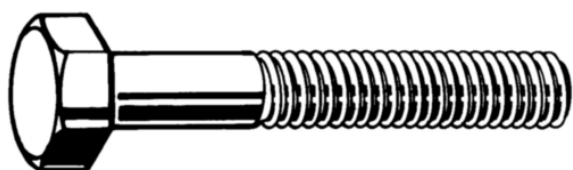

Artikel nummer	01000.180.300
Merk	-
UBB	950351015348
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009098
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M18
Lengthe (L) (mm)	300

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	48
b (min.): $L > 200\text{mm}$	61
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	42
k	11.5
P	2.50
s	27

Technische tekening

