


## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M20X380

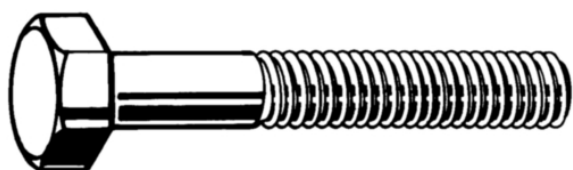

Artikel nummer	01000.200.380
Merk	-
UBB	950351017658
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009470
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M20
Lengte (mm)	380

### Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

### Technische specificatie

b (min.): L≤125mm	46
b (min.): L>200mm	65
b (min.): 125mm<L≤200mm	52
k	12.5
s	30
P	2.50

### Technische tekening

