


Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M22X130

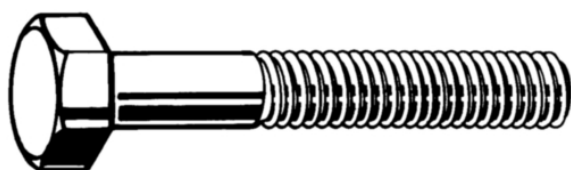

Artikel nummer 01000.220.130

Merk -

UBB 950351018565

UNSPSC 31161620

EAN 8715492009586

PKG. van 10 Alleen volledige
 verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	32
Diameter (d-D)	M22
Lengte (L) (mm)	130

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	56
b (min.): $L > 200\text{mm}$	69
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	50
k	14
P	2.50
s	32

Technische tekening

