


## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M24X340

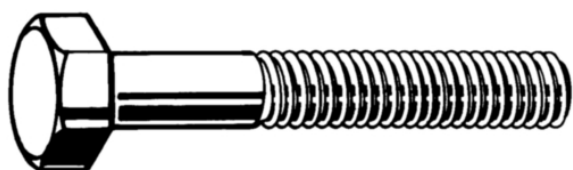

Artikel nummer	01000.240.340
Merk	-
UBB	950351021445
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010063
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M24
Lengte (mm)	340

### Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

### Technische specificatie

s	36
k	15
b (min.): $L > 200\text{mm}$	73
P	3
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	60
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	54

### Technische tekening

