


## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M24X400

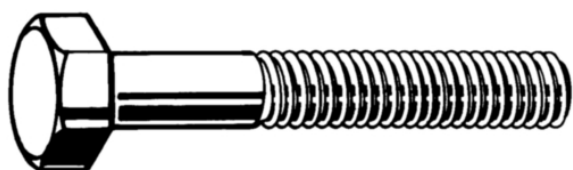

Artikel nummer	01000.240.400
Merk	-
UBB	950351021775
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010100
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M24
Lengte (mm)	400

### Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	60
P	3
b (min.): $L > 200\text{mm}$	73
s	36
k	15
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	54

### Technische tekening

