


## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M33X110

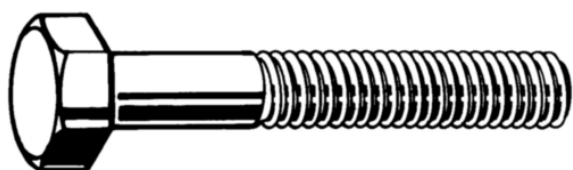

Artikel nummer	01000.330.110
Merk	-
UBB	950351026808
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010780
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M33
Lengte (mm)	110

### Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

### Technische specificatie

k	21
b (min.): $L > 200\text{mm}$	91
P	3.50
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	72
s	50
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	78

### Technische tekening

