


Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M33X280

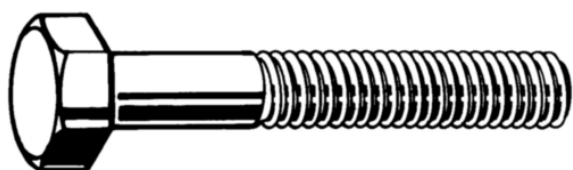

Artikel nummer	01000.330.280
Merk	-
UBB	950351028135
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010933
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M33
Lengte (mm)	280

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

P	3.50
k	21
b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	78
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	72
b (min.): $L > 200\text{mm}$	91
s	50

Technische tekening

