


## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M39X190

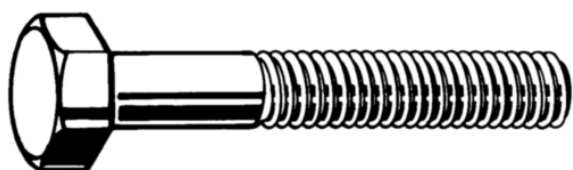

Artikel nummer	01000.390.190
Merk	-
UBB	950351031428
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011466
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M39
Lengte (mm)	190

### Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

### Technische specificatie

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	84
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	90
b (min.): $L > 200\text{mm}$	103
s	60
k	25
P	4

### Technische tekening

