


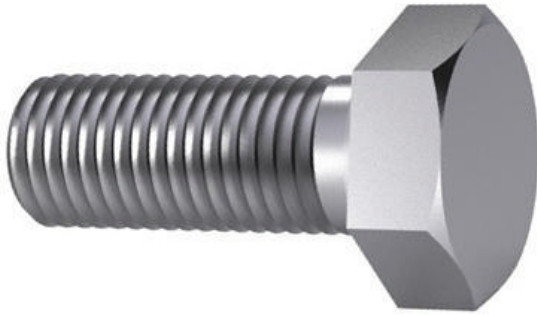

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M8X1,00X20

Artikelnummer	01070.080.020
Merk	-
UBB	950351134065
UNSPSC	31161620
EAN	8715492021403
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ISO	8676
DIN	961
NF	E25-151

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	20
P	1
s	13

Technische tekening

