


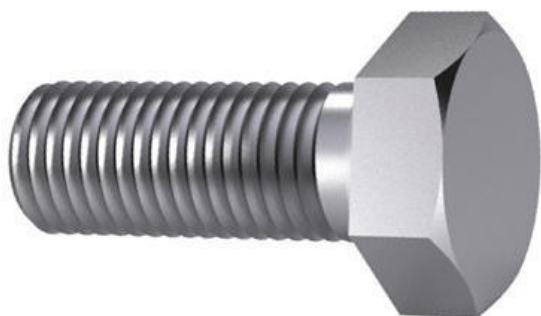

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M8X1,00X25

Artikelnummer 01070.080.025

Merk -

UBB 950351134149

UNSPSC 31161620

EAN 8715492021410

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	25 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	961
ISO	8676
NEN	1568
NF	E25-151

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	25
P	1
s	13

Technische tekening

