


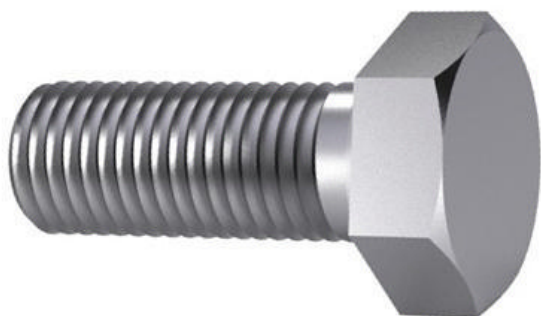

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M10X1,25X30

Artikelnummer 01070.100.030

Merk -

UBB 950351134891

UNSPSC 31161620

EAN 8715492021519

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-151
DIN	961
ISO	8676

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	30
P	1.25
s	17

Technische tekening

