


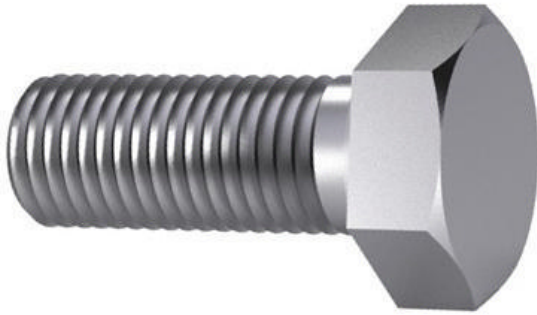

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M12X1,50X20

Artikelnummer	01070.120.020
Merk	-
UBB	950351135211
UNSPSC	31161620
EAN	8715492021571
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

ISO	8676
DIN	961
NEN	1568
NF	E25-151

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	20
P	1.5
s	19

Technische tekening

