


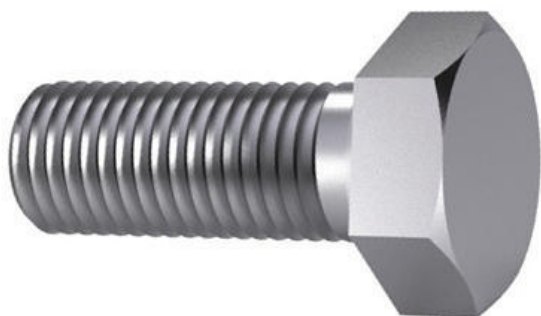

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M14X1,50X20

Artikelnummer 01070.140.020

Merk -

UBB 950351136045

UNSPSC 31161620

EAN 8715492021670

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	961
NF	E25-151
ISO	8676
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	20
P	1.5
s	22

Technische tekening

