


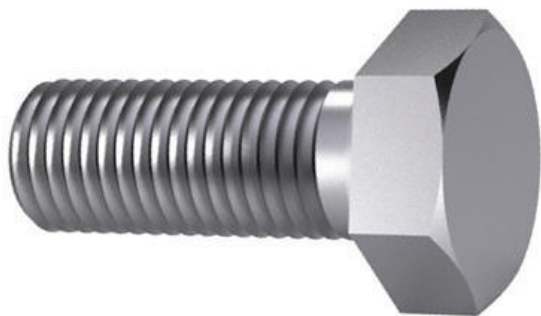

Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 8.8 M12X1,25X50

Artikelnummer 01071.120.050

Merk -

UBB 950351138777

UNSPSC 31161620

EAN 8715492022233

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

ISO	8676
DIN	961
NF	E25-151
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.25
s	19

Technische tekening

