


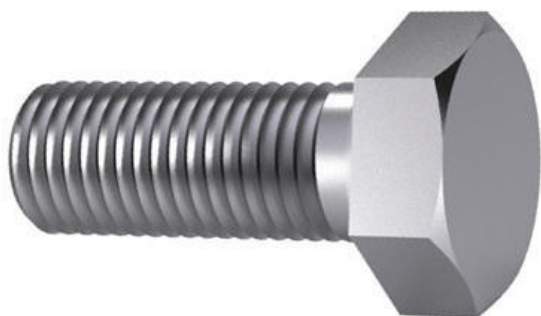

Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 8.8 M18X1,50X40

Artikelnummer 01071.180.040

Merk -

UBB 950351138934

UNSPSC 31161620

EAN 8715492022318

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-151
ISO	8676
DIN	961
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	40
P	1.5
s	27

Technische tekening

