


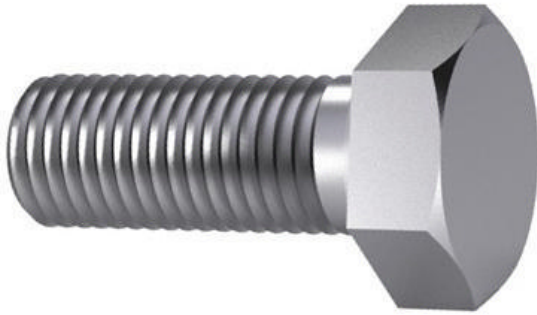

Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 8.8 M20X1,50X70

Artikelnummer	01071.200.070
Merk	-
UBB	950351139924
UNSPSC	31161620
EAN	8715492022448
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-151
NEN	1568
ISO	8676
DIN	961

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	70
P	1.5
s	30

Technische tekening

