


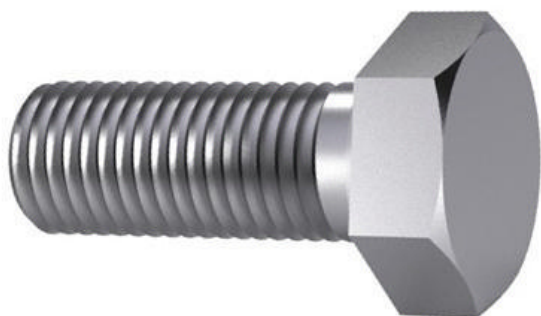

Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 8.8 M22X1,50X60

Artikelnummer 01071.220.060

Merk -

UBB 952351978947

UNSPSC 31161620

EAN 8715492022509

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-151
ISO	8676
DIN	961
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	60
P	1.5
s	32

Technische tekening

