


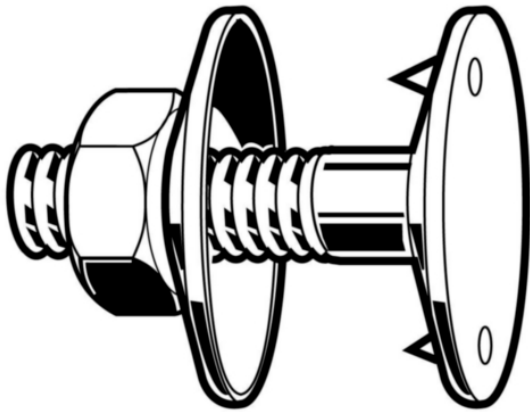

Riembout met moer en schotelring DIN ≈15237 Staal Blank 3.6 M8X20

Artikelnummer	01080.080.020
Merk	-
UBB	500650774507
UNSPSC	31162400
EAN	8717077291904
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte	20 mm
Klasse	3.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal 4 .

Standaarden

DIN	≈15237
-----	--------

Technische specificatie

b	18
d2	9.5
d3	28
d4	32
f	1.5
h ≈	5.5
k	3.5
L (mm)	20
m	6.5
P	1.25
s	13

Technische tekening

