


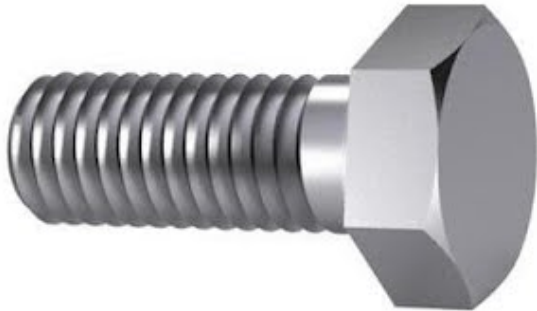

## Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M3X30

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01210.030.030                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351061110                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492029287                 |
| PKG. van 500  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Diameter             | M3                      |
| Lengte               | 30 mm                   |
| Klasse               | 8.8                     |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                 |
| Kopsoort             | Zeskantkop              |
| Materiaalsoort       | Staal                   |
| Draadrichting        | Rechts                  |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad  |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-114    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 933        |
| ISO  | 4017       |
| NEN  | 1568       |

### Technische specificatie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M3  |
| k      | 2   |
| L (mm) | 30  |
| P      | 0.5 |
| s      | 5.5 |

### Technische tekening

