


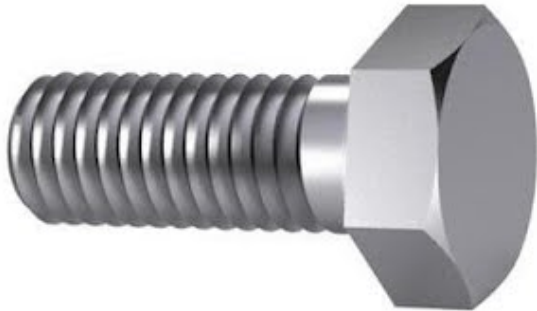

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X35

Artikelnummer	01210.040.035
Merk	-
UBB	950351062027
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029393
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	35
P	0.7
s	7

Technische tekening

