


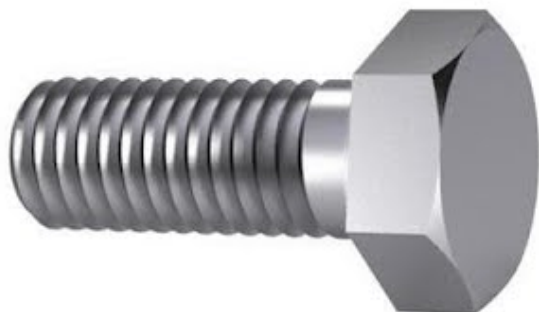

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M5X8

Artikelnummer	01210.050.008
Merk	-
UBB	950351062449
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029461
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	8 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	8
P	0.8
s	8

Technische tekening

